

# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 1008668



Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	1008668
Тип	1015 8 A2
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с одной лапкой
Производитель	OVO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,428 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0249 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 1008668



### Размеры

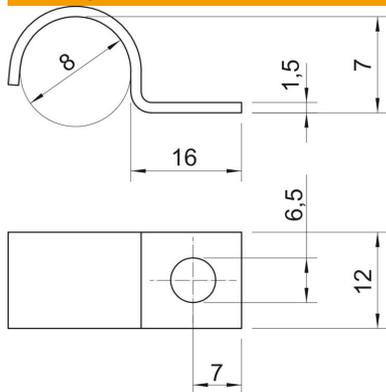

Размер A	7 мм
Размер b	12 мм
Размер D	8 мм
Размер H	7 мм
Размер L	16 мм

### Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	1
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 8
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	8 мм
Устойчив к УФ	да