

Технический паспорт

Крепежная скоба 1015 D

Артикульный номер: 1009457



Крепежный хомут с центральной точкой крепления для 2 кабелей или 2 труб



St

Сталь

G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	1009457
Тип	1015 D 6 G
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	для 2 кабеля
Производитель	OBO
Размер	6mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,67 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0087 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба 1015 D

Артикульный номер: 1009457



Размеры

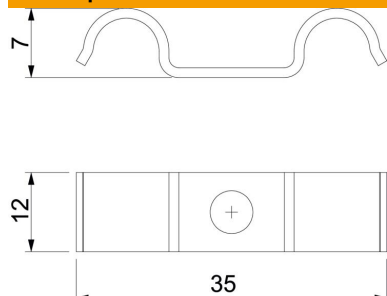

Длина	35 мм
Ширина	12 мм
Высота	7 мм
Размер A	35 мм
Размер b	12 мм
Размер H	7 мм

Технические характеристики

Расстояние до стены	нет
Количество кабелей/труб	2
Исполнение	С одной лапкой
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	6
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	6,5 мм
Прочность материала	1,5 мм
Номинальный диаметр	6 мм
Диапазон зажима D мин.	6 мм
Устойчив к УФ	да