


Технический паспорт

Стержневой соединитель

Артикульный номер: 5408352

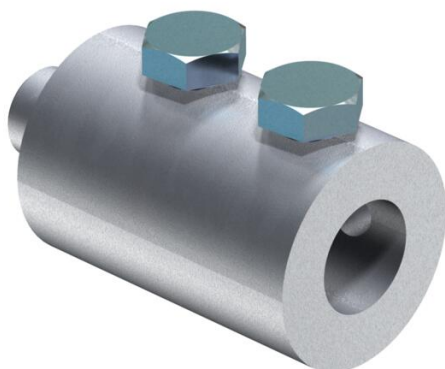

- с резьбой M16;
- для монтажа стержней на основаниях с внутренней резьбой M16 типа 101 (арт.№ 5402891,5402958);
- в комплекте с болтами M10.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	5408352
Тип	101 A-16
Обозначение 1	Стержневой соединитель
Обозначение 2	для стержней GFK на 16 мм
Производитель	OBO
Размер	16mm
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	13 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2534 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стержневой соединитель

Артикульный номер: 5408352



Размеры

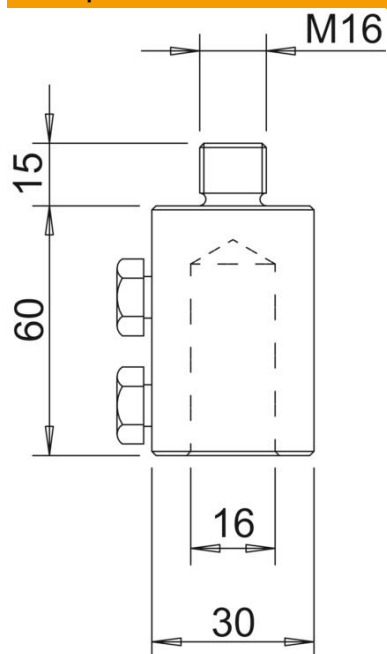

Длина	60 мм
Размер d мин.	30 мм
Диаметр d	16 мм
Размер L	60 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
-------------	---------------