

# Технический паспорт

Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой  
Артикульный номер: 5402808



- с резьбой M16 x 20;
- с монтажной петлей;
- с предварительно вмонтированным соединителем 5001/DIN для круглого проводника Rd 8-10;
- для оснований с внутренней резьбой M16.

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	5402808
Тип	101 A-L100
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Обозначение 2	с присоединительной шиной
Производитель	OBO
Размер	1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	160 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,8202 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Молниеприемный стержень, округленный с одной стороны, с соединительной накладкой  
Артикульный номер: 5402808



## Размеры

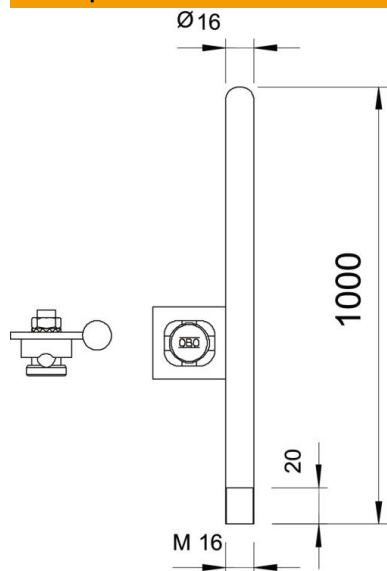

Длина	1 000 мм
Размер L	1 000 мм

## Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер Ø	16 мм