


# Технический паспорт

## Фальцевый фиксатор

Артикульный номер: 5408992

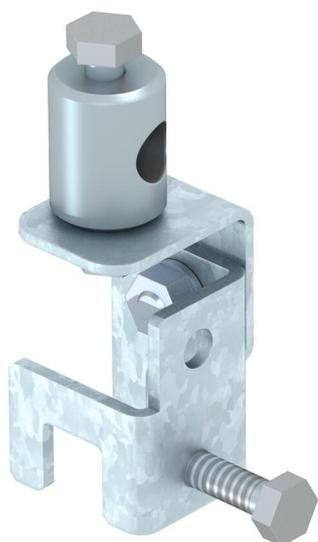

- Для крепления стержня GFK на конструкциях от 4 до 20 мм;
- Размер d Ø: 16 мм

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	5408992
Тип	101 F-16
Обозначение 1	Iso-Combi
Обозначение 2	Фальцевое крепление
Производитель	OBO
Размер	180x60x60
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45,12 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	2,99 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Фальцевый фиксатор

Артикульный номер: 5408992



### Размеры

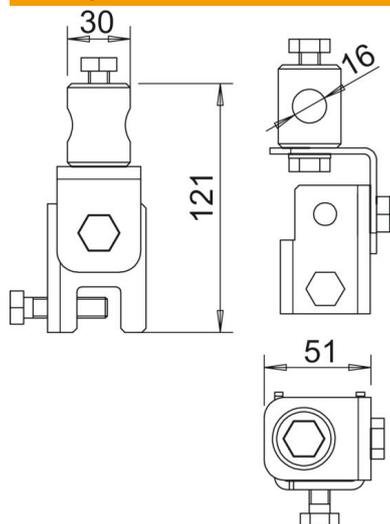

Размер В	51 мм
Размер d мин.	30 мм
Диаметр d	16 мм
Размер L	121 мм

### Технические характеристики

Диапазон зажима макс.	20 мм
Диапазон зажима мин.	4 мм