

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень с
соединительным выступом
Артикульный номер: 5424100



- 2 монтажных отверстия Ø 12 мм;
- округленный с одной стороны.

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5424100
Тип	101 F1000
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Производитель	OBO
Размер	1000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	160 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	4,2228 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень с
соединительным выступом
Артикульный номер: 5424100



Размеры

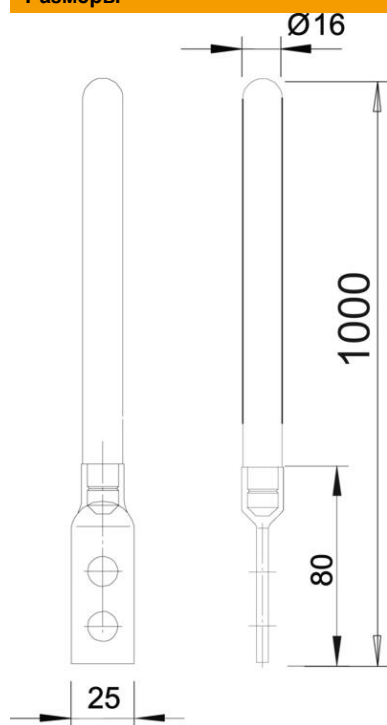

Длина	1 000 мм
Размер L	1 000 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер $\varnothing$	16 мм