

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень с
соединительным выступом
Артикульный номер: 5424208



- 2 монтажных отверстия Ø 12 мм;
- округленный с одной стороны.

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5424208
Тип	101 F2000
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Производитель	OBO
Размер	2000mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	320 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,2795 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Молниеприемный/заземляющий стержень с
соединительным выступом
Артикульный номер: 5424208



Размеры

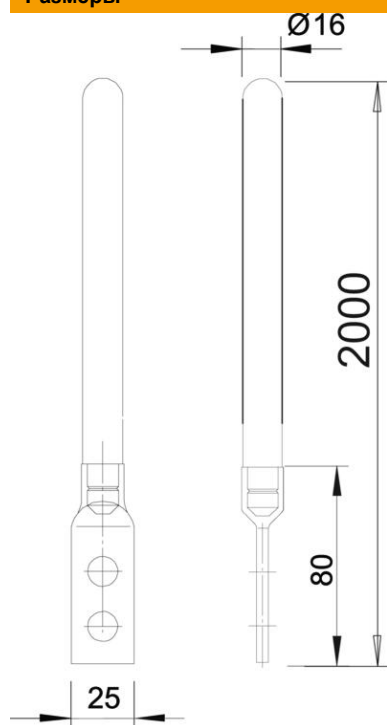

Длина	2 000 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер $\varnothing$	16 мм