

Технический паспорт

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с
соединительным выступом и соединителем
Артикульный номер: 5402158



- 1 монтажное отверстие Ø 12 мм;
- с предварительно вмонтированным соединительным зажимом для Rd 8-10;
- округленный с одной стороны.

St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5402158
Обозначение 1	Молниеприемный стержень
Производитель	OBO
Размер	1500mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	240 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Стержневой молниеприемник/стержень заземления с
соединительным выступом и соединителем
Артикульный номер: 5402158



Размеры

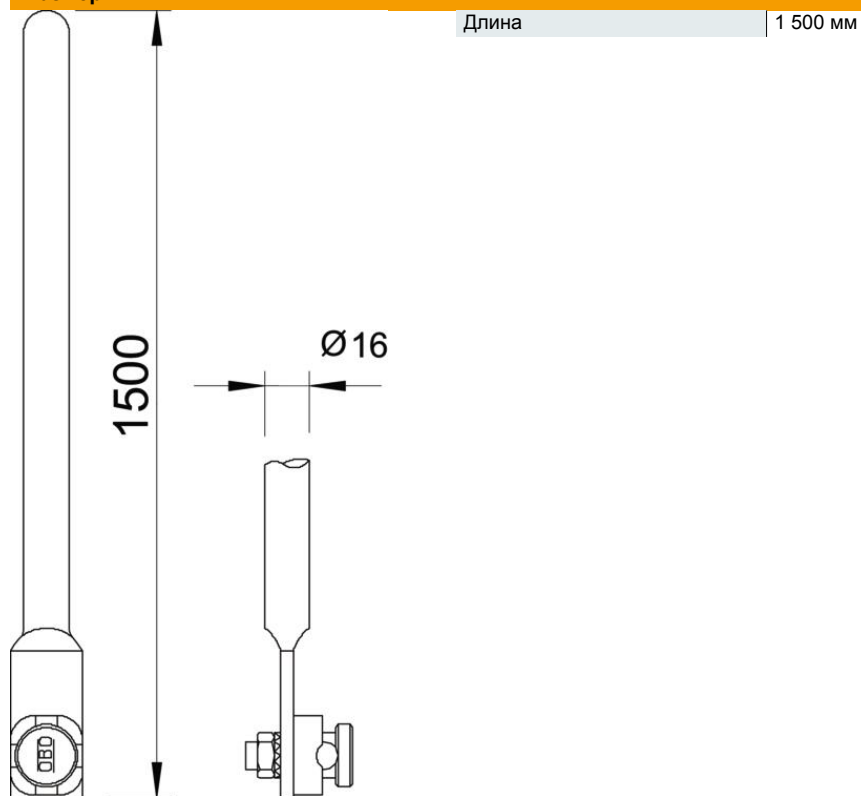

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Исполнение	Молниеприемный стержень
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Номинальный размер $\varnothing$	16 мм