


Технический паспорт

Держатель V-образной опоры

Артикульный номер: 5408990



- держатель для крепления двух стержней из стеклопластика;
- держатель и перемычка подходят для стержней 16 мм и 20 мм и круглых проводников Rd 8-10 мм.

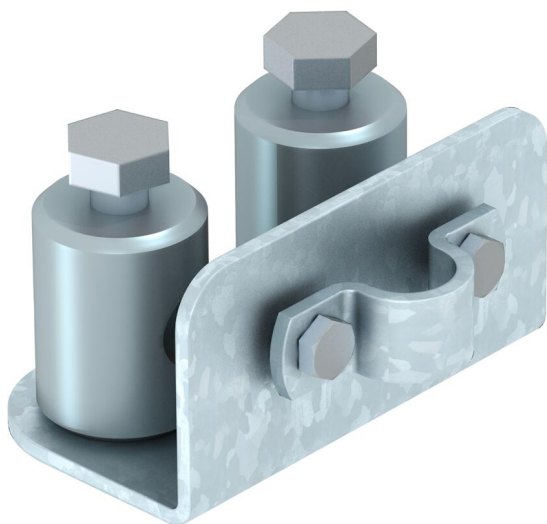

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408990
Тип	101 HV-16
Обозначение 1	Iso-Combi
Обозначение 2	Держатель опоры V
Производитель	OBO
Размер	150x100x65
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	50,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,1621 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель V-образной опоры

Артикульный номер: 5408990



Размеры

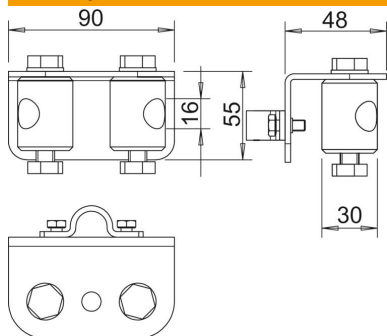

Размер В	48 мм
Размер d мин.	30 мм
Диаметр d	16 мм
Размер	55 мм
H	
Размер L	90 мм