


Технический паспорт

Шарнирный соединитель

Артикульный номер: 5408504

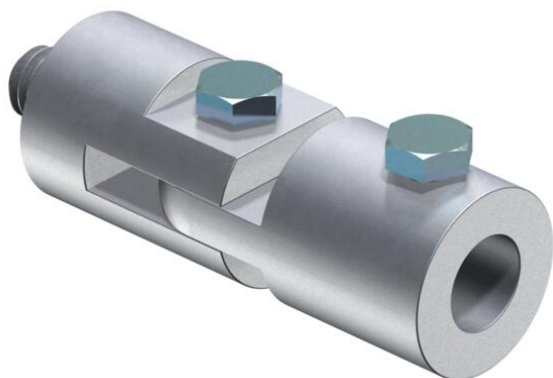

- соединительный шарнир для монтажа на бетонных основаниях;
- с резьбой M16 для наклонной крыши;
- с болтами M10.

Alu Алюминий

Исходные данные

Артикульный номер	5408504
Тип	101 IAG
Обозначение 1	Соединительный шарнир
Производитель	OBO
Размер	M16
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	40 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7551 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Шарнирный соединитель

Артикульный номер: 5408504



Размеры

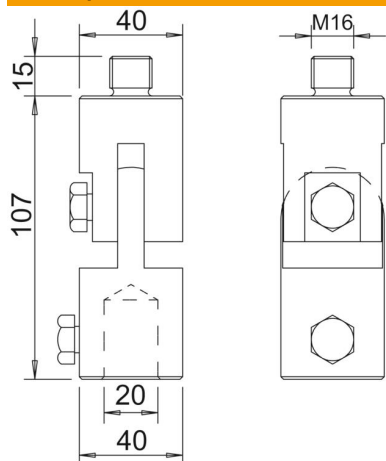

Длина	107 мм
Размер d мин.	40 мм
Диаметр d	20 мм
Размер L	107 мм

Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
-------------	---------------