


# Технический паспорт

## Крестообразный соединитель

Артикульный номер: 5408298

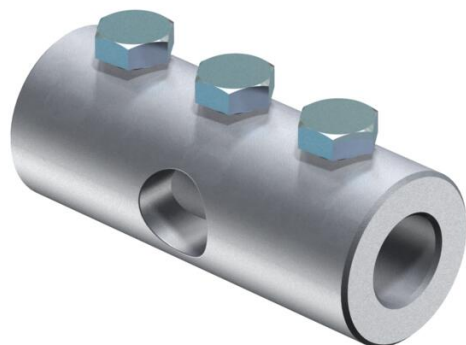

- крестообразный соединитель для монтажа изоляционных стержней;
- с болтами M10.

**Alu** Алюминий

### Исходные данные

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Артикульный номер  | 5408298                            |
| Тип  | 101 IK-16                          |
| Обозначение 1  | К-образный соединитель             |
| Обозначение 2  | для стержней GFK на 16 мм          |
| Производитель  | OBO                                |
| Размер   | 16mm                               |
| Материал   | Алюминий                           |
| Минимальная единица продажи                                | 10                                 |
| Единица расхода  | Шт.                                |
| Масса  | 17,5 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 шт.                         |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 2,877 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Крестообразный соединитель

Артикульный номер: 5408298



### Размеры

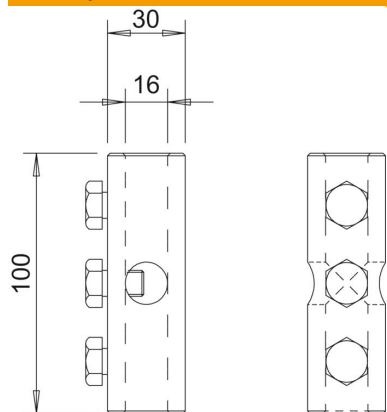

|               |        |
|---------------|--------|
| Длина         | 100 мм |
| Размер d мин. | 30 мм  |
| Диаметр d     | 16 мм  |
| Размер L      | 100 мм |

### Технические характеристики

|             |               |
|-------------|---------------|
| Подключение | Сплошной круг |
|-------------|---------------|