

Технический паспорт

Трубный фиксатор

Артикульный номер: 5408994



- для крепления с помощью монтажной ленты;
- размер шлица: (l x b) 17 x 6 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408994
Тип	101 R-16
Обозначение 1	Iso-Combi
Обозначение 2	Крепление труб
Производитель	OBO
Размер	200x140x40
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	26,83 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4958 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Трубный фиксатор

Артикульный номер: 5408994



Размеры

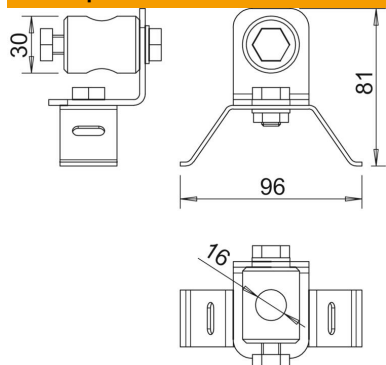

Размер B	96 мм
Размер d мин.	30 мм
Диаметр d	16 мм
Размер L	81 мм