

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Артикульный номер: 2038440



Стандартный кабельный ввод, форма А согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой,
IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2038440
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с контргайкой
Lieferbar ab	28.02.2019
Производитель	OBO
Размер	PG29
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, светло-серый

Артикульный номер: 2038440



Размеры

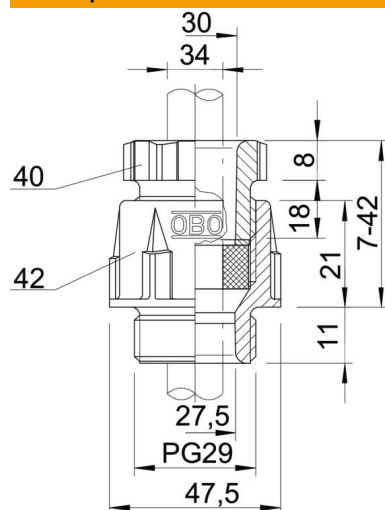

Размер D2	47,5 мм
Размер D3	30 мм
Dimension D4	27,5 мм
Размер E1 (мм)	47,5 мм
Размер E2	30,1 мм
Размер E3	50 мм
Размер L макс.	42 мм
Размер L мин.	7 мм
Размер L1 мм	11 мм
Размер L2	20,5 мм
Размер L3	8 мм
Размер L4	18 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	25 мм
Диапазон плотности D мин.	18 мм
взрывозащищенный	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 29
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы	29
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ 1	42 мм
Размер под ключ 2	40 мм
Размер под ключ 3	46 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Диапазон рабочих температур макс.	65 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет