

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035359



Fluor
OBO
HALOGENFREE

CE

IP
54

IP
65

M

PS Полистирол

Стандартный кабельный ввод, формы А, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBR с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки! ударопрочный

Исходные данные

Артикульный номер	2035359
Тип	106 M 32 PS
Обозначение 1	Кабельный ввод
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,891 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с метрической резьбой

Артикульный номер: 2035359



Размеры

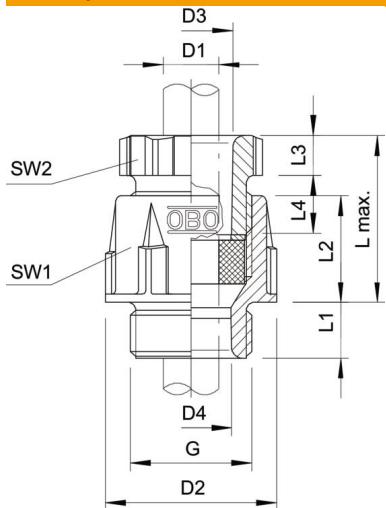

Длина	47,5 мм
Ширина	47,5 мм
Высота	50,5 мм
Размер D1	25 мм
Размер D2	47,5 мм
Размер D3	30,3 мм
Dimension D4	26 мм
Размер G	M32x1,5 мм
Размер	42 мм
L макс.	
Размер	11 мм
L1	
мм	
Размер L2	20,5 мм
Размер L3	8 мм
Размер L4	18 мм

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
Диапазон плотности D макс.	25 мм
Диапазон плотности D мин.	18 мм
взрывозащищённый	нет
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	M32 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	11 мм
Номинальный размер метрической резьбы	32
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	нет
Ударопрочность	да
Размер под ключ 1	42 мм
Размер под ключ 2	40 мм
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	нет
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет