

Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031450



Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.




PA полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2031450
Тип	107 E M 12-16 PA
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Производитель	OBO
Размер	M12-M16
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

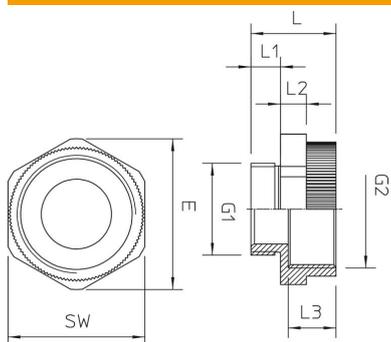

Размер D	7 мм
Размер E	22 мм
Размер G1 (мм)	12
Размер G2 (мм)	16
Размер L	20,5 мм
Размер L1	
MM	
Размер L2	5 мм
Размер L3	10,5 мм

Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031450



Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Размер метрической резьбы, внешний	12
Размер метрической резьбы, внутренний	16
Размер под ключ	20
Никелированный	нет