

Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031451



Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.



PA полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2031451
Тип	107 E M 16-20 PA
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Производитель	OBO
Размер	M16-M20
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,38 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031451



Размеры

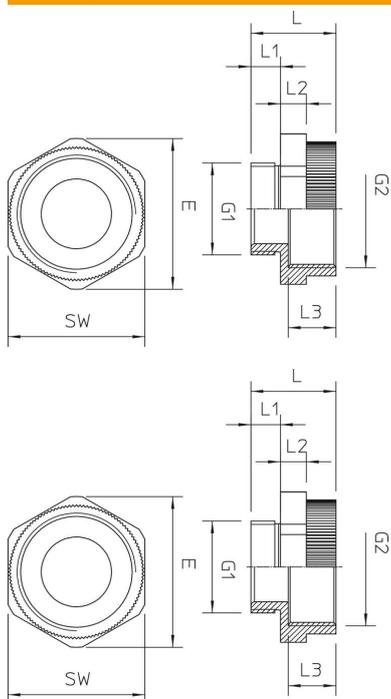

Размер D	11 мм
Размер E	26,5 мм
Размер G1 (мм)	16
Размер G2 (мм)	20
Размер L	20,5 мм
Размер L1	8 мм
Размер L2	5 мм
Размер L3	10,5 мм

Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Размер метрической резьбы, внешний	16
Размер метрической резьбы, внутренний	20
Размер под ключ	24
Никелированный	нет