

Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031453



Промежуточный переходник, метрическая внутренняя и наружная резьба.



PA полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2031453
Тип	107 E M 25-32 PA
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Производитель	OBO
Размер	M25-M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,97 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Промежуточный переходник, метрическая резьба

Артикульный номер: 2031453



Размеры

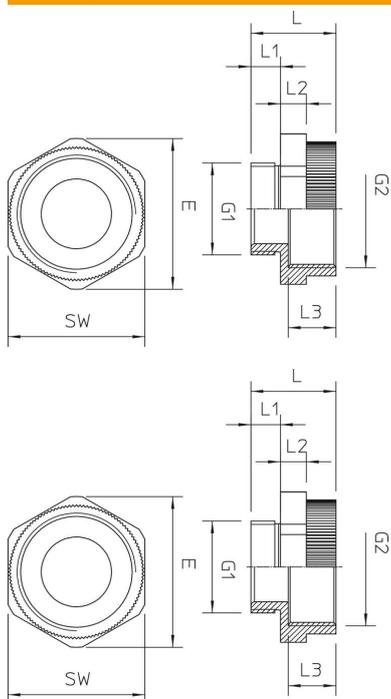

Размер D	19 мм
Размер E	41 мм
Размер G1 (мм)	25
Размер G2 (мм)	32
Размер L	23 мм
Размер L1	8 мм
Размер L2	7 мм
Размер L3	12,5 мм

Технические характеристики

взрывозащищённый	нет
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Размер метрической резьбы, внешний	25
Размер метрической резьбы, внутренний	25
Размер под ключ	37
Никелированный	нет