

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой

Артикульный номер: 5230365



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием \varnothing 7 мм;
- перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
- версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).

- Zn** Литье из цинкового сплава под давлением
- Cu** омедненный

Исходные данные

Артикульный номер	5230365
Тип	113 B-MS-HD 8-10
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	с шурупами
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	7,28 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1693 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой

Артикульный номер: 5230365



Размеры

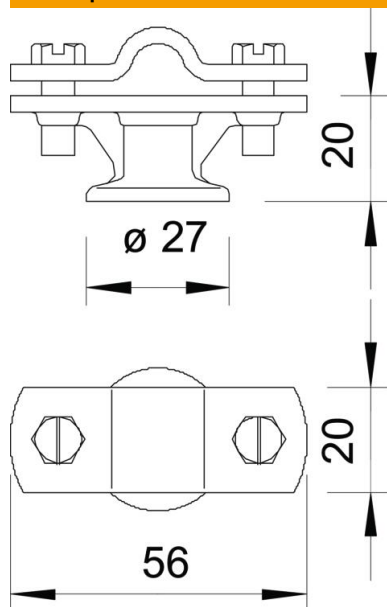

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с дюбелем
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Метрическая резьба	8
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика	Литье из цинкового сплава под давлением