


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5229960

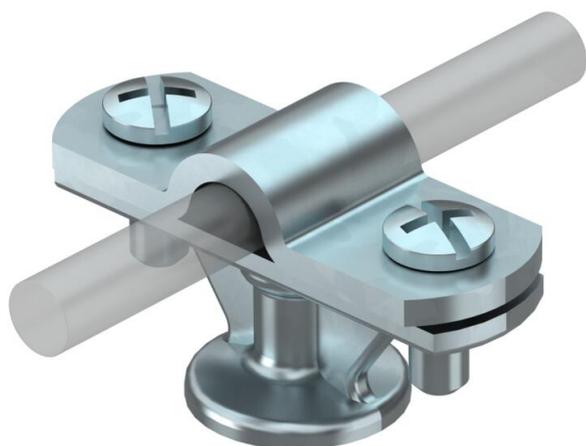

- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием \varnothing 7 мм;
- перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;
- версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).

- Zn** Литье из цинкового сплава под давлением
- G** гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	5229960
Тип	113 Z8-10
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	5,956 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2528 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5229960



Размеры

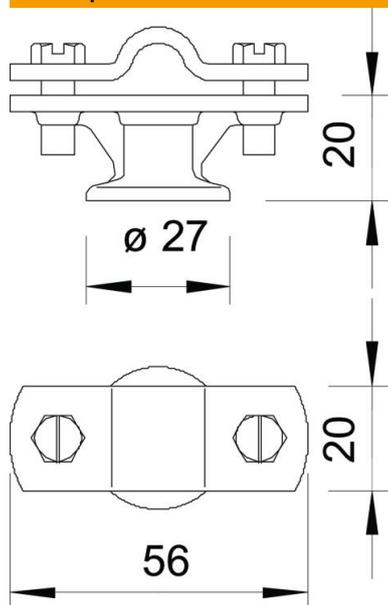

Длина 56 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Метрическая резьба	8
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Материал держателя	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части	Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика	Литье из цинкового сплава под давлением