

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2049104



Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.



PA полиамид

| Исходные данные             |               |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Артикульный номер           | 2049104       |  |
| Тип                         | 116 M32 SW PA |  |
| Обозначение 1               | Контргайка    |  |
| Производитель               | OBO           |  |
| Размер                      | M32           |  |
| Цвет                        | черный        |  |
| Материал                    | Полиамид      |  |
| Минимальная единица продажи | 50            |  |
| Единица расхода             | Шт.           |  |
| Масса                       | 0,61 кг       |  |
| Единица веса                | кг/100 шт.    |  |

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба


Артикульный номер: 2049104



### Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Размер E | 46 мм |
| Размер L | 7 мм  |

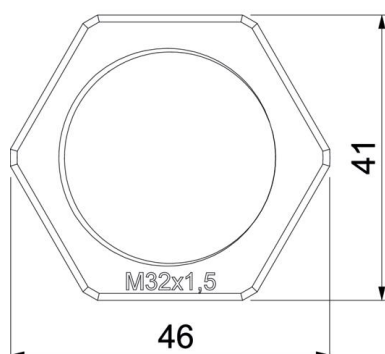

### Технические характеристики

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Резьба                                   | M32_x_1,5   |
| Вид резьбы                               | Метрический |
| Номинальный размер метрической резьбы/PG | 32          |
| Усилено стекловолокном                   | нет         |
| Не содержит галогенов                    | да          |
| Ударопрочность                           | нет         |
| Размер под ключ                          | 41          |