

Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба

Артикульный номер: 2043211



Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2043211
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG21
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	шт.
Масса	0,346 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0142 кг COe / 1 шт.

Технический паспорт

Контргайка, PG-резьба


Артикульный номер: 2043211



Размеры



Размер E	39 мм
Размер L	7 мм

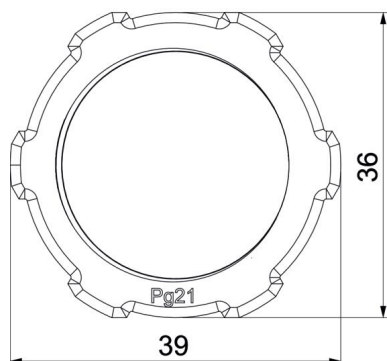

Технические характеристики

Резьба	Pg_21
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	21
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	да
Ударопрочность	да
Размер под ключ	36