

Технический паспорт

Заглушка для трубы, разъемная

Артикульный номер: 2047979



Разъемные заглушки для установки на метрические электромонтажные трубы.

Разъемные заглушки могут применяться на существующих установках в ходе проведения стандартных ремонтных работ. Кабель при этом отсоединять не нужно, что существенно ускоряет монтаж.



PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный номер	2047979
Тип	129 ТВ M40 SW
Обозначение 1	Заглушка для трубы, разъемная
Обозначение 2	метрический
Производитель	OBO
Размер	M40
Цвет	черный
Материал	Полиэтилен
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	0,79 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Заглушка для трубы, разъемная

Артикульный номер: 2047979



Размеры

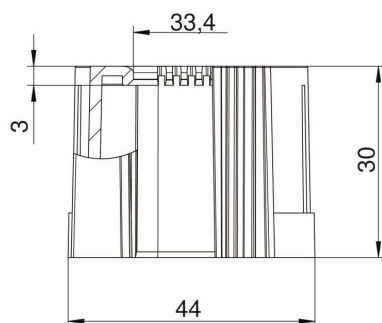

Размер D1	44 мм
Размер D2	33,4 мм
Размер L1 мм	30 мм
Размер L2	3 мм

Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Для труб диаметром	40 мм
Размер	M40
Не содержит галогенов	да
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет