


Технический паспорт

Перемычка для круглых проводников и
молниеприемных стержней 16 мм
Артикульный номер: 5228220

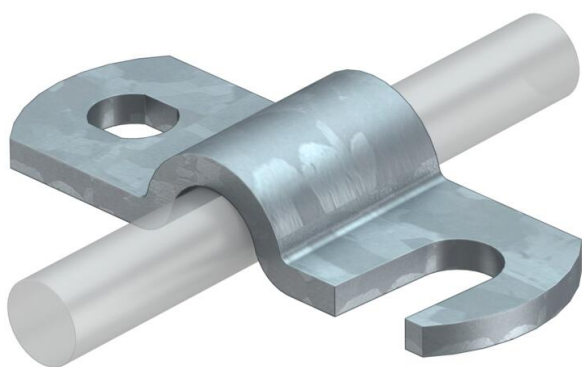

- с открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.



- St** Сталь
- FT** Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5228220
Тип	156 16
Обозначение 1	Мостик
Обозначение 2	с открытым продольным отверстием
Производитель	OBO
Размер	56mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0774 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Перемычка для круглых проводников и
молниеприемных стержней 16 мм
Артикульный номер: 5228220



Размеры

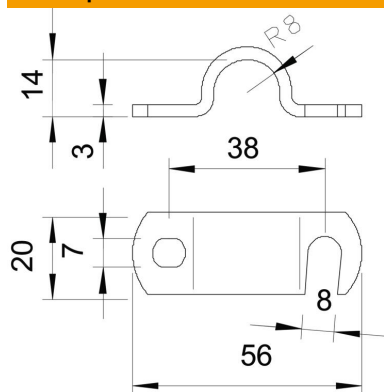

Технические характеристики

Посадка

Rd 16 мм