


Технический паспорт

Шарнирная перемычка для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5228026

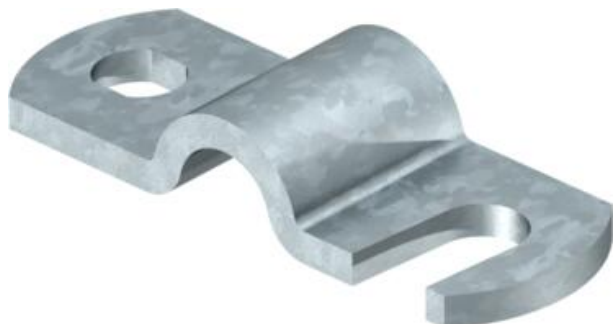

• с открытым продольным отверстием для быстрого монтажа.


St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5228026
Тип	156 8-10
Обозначение 1	Мостик
Обозначение 2	с открытым продольн отверстием
Производитель	OBO
Размер	56mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	2,68 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0607 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

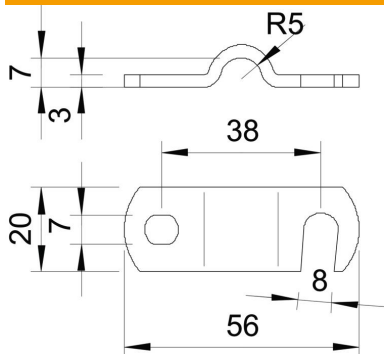

Технический паспорт

Шарнирная перемычка для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5228026



Технические характеристики

Посадка

Rd 8-10 мм