


# Технический паспорт

Перемычка для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5228134

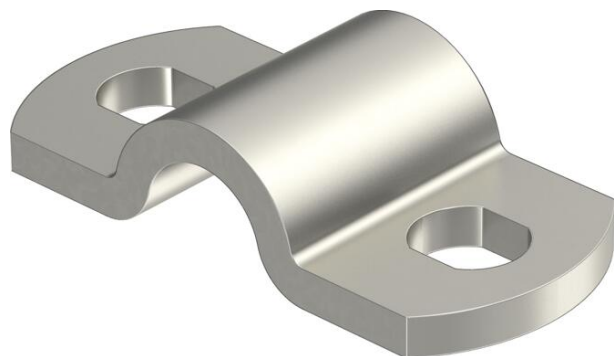


• для круглого проводника Rd 8-10.

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Артикульный номер  | 5228134                          |
| Тип  | 156 K8-10 VA                     |
| Обозначение 1  | Мостик                           |
| Производитель  | OBO                              |
| Размер   | 8-10mm                           |
| Материал   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)   |
| Минимальная единица продажи                                | 100                              |
| Единица расхода  | Шт.                              |
| Масса  | 2,1 кг                           |
| Единица веса   | кг/100 шт.                       |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |

## Размеры

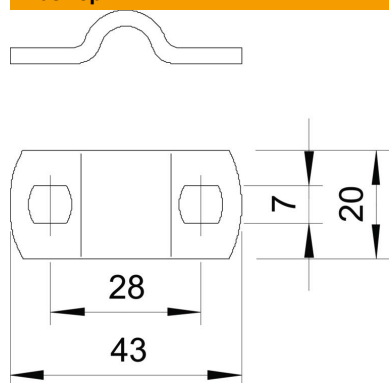

# Технический паспорт

Переключатель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5228134



## Технические характеристики

Посадка

Rd 8-10 мм