


Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли,
изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5215838

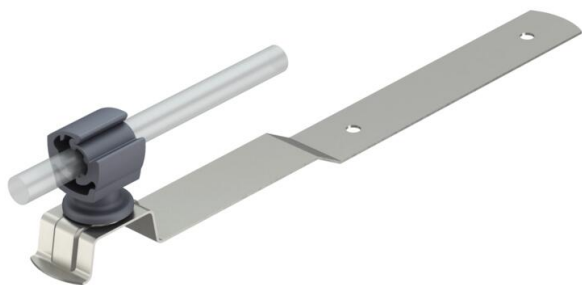

- держатель провода из полиамида;
- с отверстием \varnothing 5,5 мм.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5215838
Тип	157 EK-VA
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	7,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,351 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

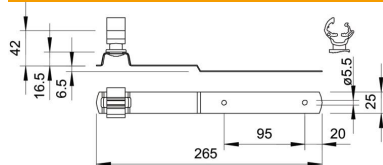

Длина 265 мм

Технический паспорт

Держатель проволоки для шиферной кровли,
изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5215838



Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	42 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)