


Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8
Артикульный номер: 5216206

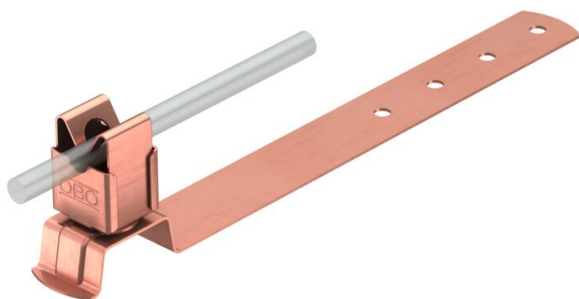

- Держатель провода из высококачественной нержавеющей стали (V2A) или держатель провода из высококачественной нержавеющей стали (V2A), покрыт медью
- Вкл. отверстие в нижней части для быстрого монтажа



Cu Медь

Исходные данные


Артикульный номер	5216206
Тип	157 F-CU 280
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2308 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8
Артикульный номер: 5216206



Размеры

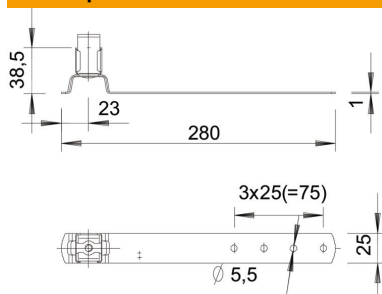

Длина	280 мм
Размер L	280 мм

Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	38,5 мм
Посадка	Rd 8 мм
Материал держателя	Медь
Материал опоры	Медь