


Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8
Артикульный номер: 5216257

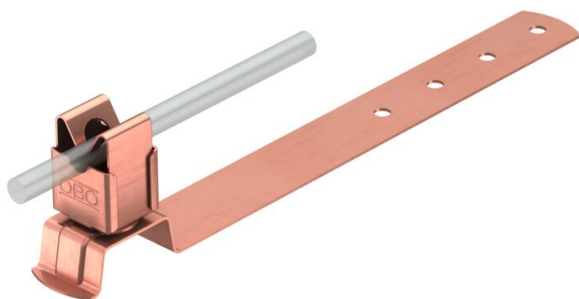

- держатель из нержавеющей стали (V2A), с медным покрытием;
- с отверстием в основании для быстрого монтажа.



Cu Медь

Исходные данные


Артикульный номер	5216257
Тип	157 F-CU 410
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3493 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8
Артикульный номер: 5216257



Размеры

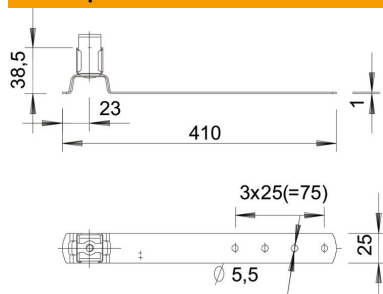

Длина	410 мм
Размер L	410 мм

Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	38,5 мм
Посадка	Rd 8 мм
Материал держателя	Медь
Материал опоры	Медь