


Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для
круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5216184

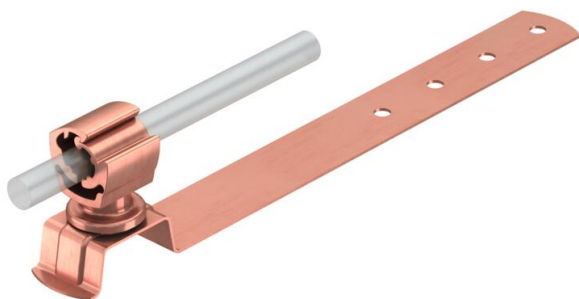

- держатель провода из полиамида;
- с отверстием в основании для быстрого монтажа.




Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5216184
Тип	157 FK-CU 230
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OVO
Размер	8mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	8,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2218 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

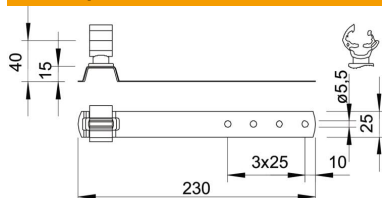

Длина	230 мм
Размер L	230 мм

Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для
круглых проводников Rd 8-10
Артикульный номер: 5216184



Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	40 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Медь