


# Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для  
круглых проводников Rd 8-10  
Артикульный номер: 5215609

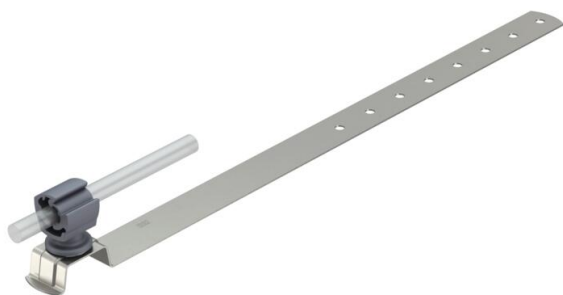

- держатель провода из полиамида;
- с отверстием в основании для быстрого монтажа.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	5215609
Тип	157 FK-VA 410
Обозначение 1	Кровельный держатель проволоки
Производитель	OVO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	10,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4701 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

## Размеры

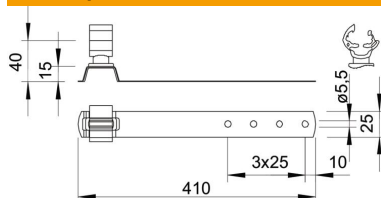

Длина	410 мм
Размер L	410 мм

# Технический паспорт

Держатель проволоки для черепичной кровли, для  
круглых проводников Rd 8-10  
Артикульный номер: 5215609



## Технические характеристики

Применение	Поверхность кровли
Вид крепления провода	со скобой
Диаметр провода макс.	10
Диаметр провода мин.	8
Вид монтажа	привинчиваемый
Высота монтажа	40 мм
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Нержавеющая сталь (V2A)