

# Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом  
Артикульный номер: 5223601



- Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
- С квадратным штифтом для быстрого монтажа
- С винтами с шестигранной головкой из VA

**Cu** Медь

## Исходные данные


Артикульный номер	5223601
Тип	163 100 CU
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	100mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	10,84 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с квадратным штифтом  
Артикульный номер: 5223601



## Размеры

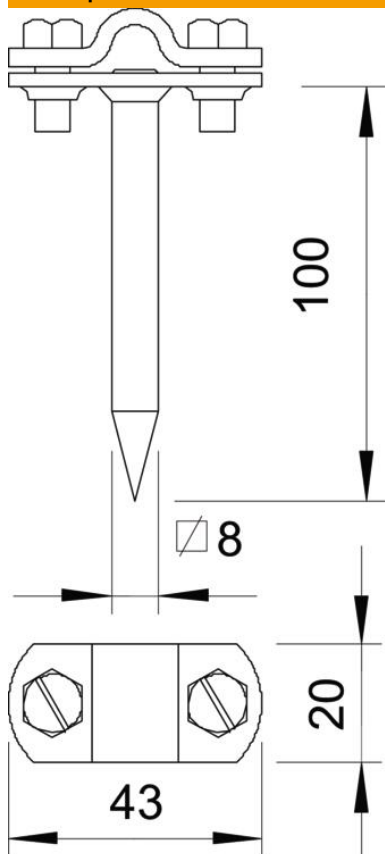

Длина	100 мм
Размер L	100 мм

## Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с ударным наконечником
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Медь
Материал нижней части	Медь
Материал мостика	Медь