


# Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, сквадратным штифтом  
Артикульный номер: 5223105

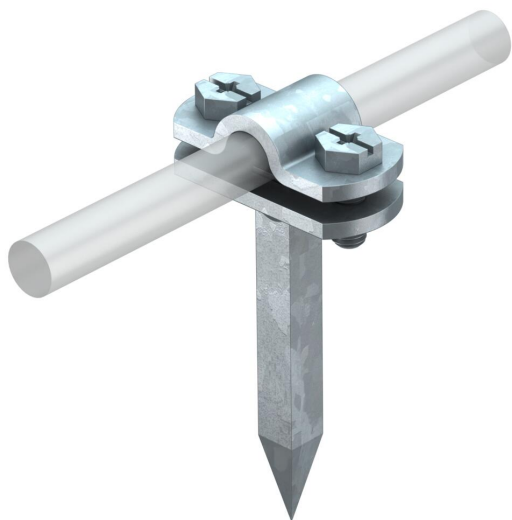

- Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
- С квадратным штифтом для быстрого монтажа
- С винтами с шестигранной головкой из VA

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	5223105
Тип	163 100 FT
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	10,056 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с  
перемычкой, сквадратным штифтом  
Артикульный номер: 5223105



## Размеры

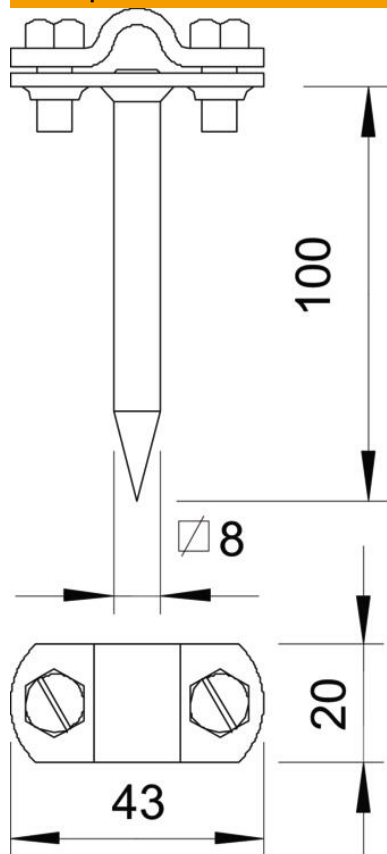

Длина	100 мм
Размер L	100 мм

## Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с ударным наконечником
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Сталь
Материал нижней части	Сталь
Материал мостика	Сталь