


Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, сквадратным штифтом
Артикульный номер: 5223202

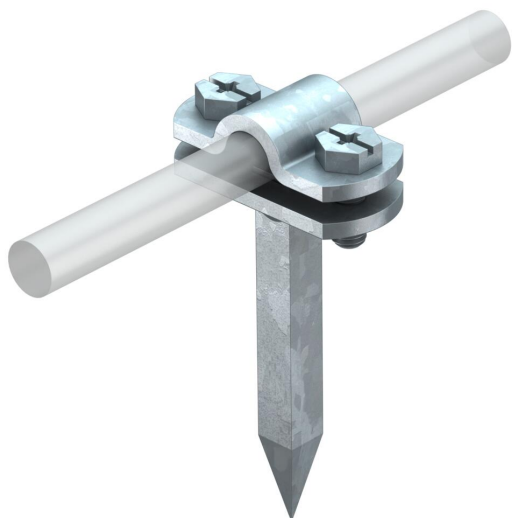

- Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
- С квадратным штифтом для быстрого монтажа
- С винтами с шестигранной головкой из VA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5223202
Тип	163 200 FT
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	200mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	18,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
перемычкой, сквадратным штифтом
Артикульный номер: 5223202



Размеры

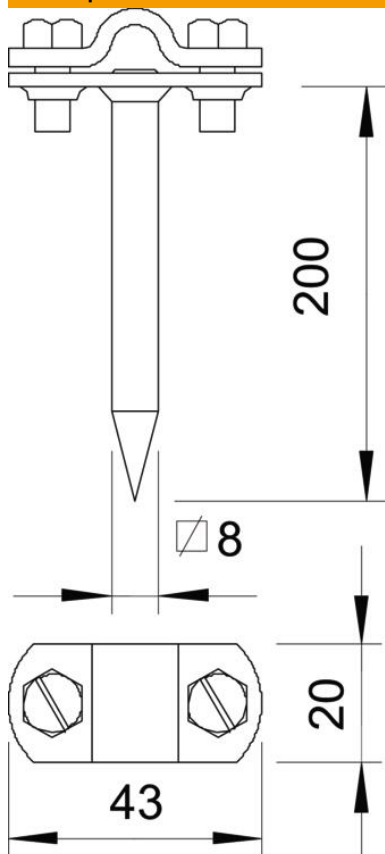

Длина	200 мм
Размер L	200 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	с ударным наконечником
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Сталь
Материал нижней части	Сталь
Материал мостика	Сталь