


Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, сквадратным штифтом
Артикульный номер: 5223075

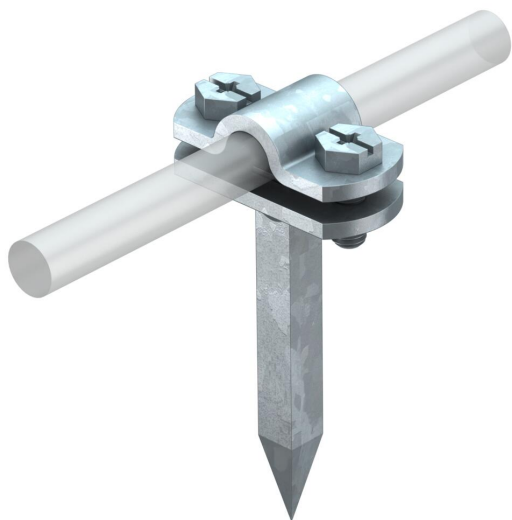

- Комплект с перемычкой и винтами с шестигранной головкой
- С квадратным штифтом для быстрого монтажа
- С винтами с шестигранной головкой из VA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 5223075 |
| Тип | 163 70 FT |
| Обозначение 1 | Держатель провода |
| Производитель | OBO |
| Размер | 70mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 50 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 8,476 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,2236 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с
перемычкой, сквадратным штифтом
Артикульный номер: 5223075



Размеры

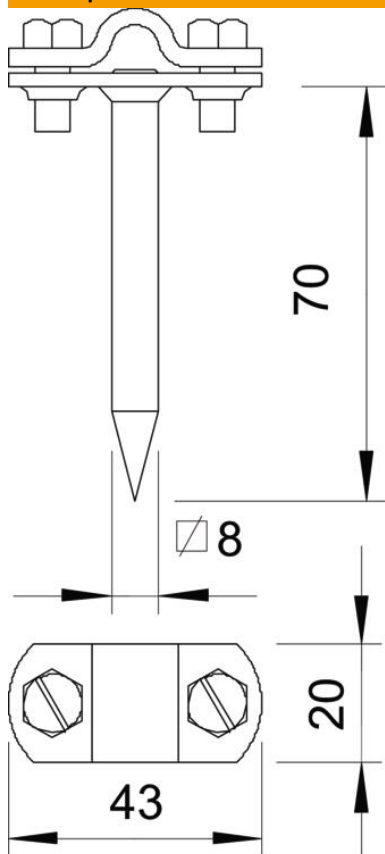

| | |
|----------|-------|
| Длина | 70 мм |
| Размер L | 70 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|------------------------|
| Вид крепления: держатель | с ударным наконечником |
| Вид крепления провода | с резьбовой скобой |
| Использование во взрывоопасной зоне | да |
| Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением | нет |
| Размеры провода | 8-10 мм круглый |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Материал держателя | Сталь |
| Материал нижней части | Сталь |
| Материал мостика | Сталь |