


Технический паспорт

Универсальный адаптер для кровельного держателя
проволоки 165/MBG

Артикульный номер: 5218882

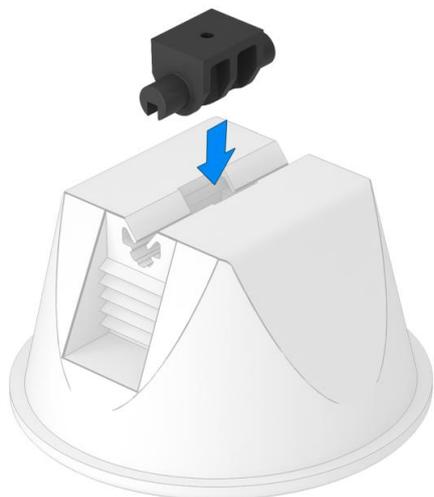

Универсальный адаптер с отверстием \varnothing 2,5 мм, например, для винта OBO Golden-Sprint типа 4758 4 x L (Дл = в зависимости от применения) крепится на 165 MBG-8.

pp Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	5218882
Обозначение 1	Адаптер для кровел. держателя
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	\varnothing 4mm
Цвет	черный
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	0,254 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальный адаптер для кровельного держателя
провода 165/MBG

Артикульный номер: 5218882



Размеры

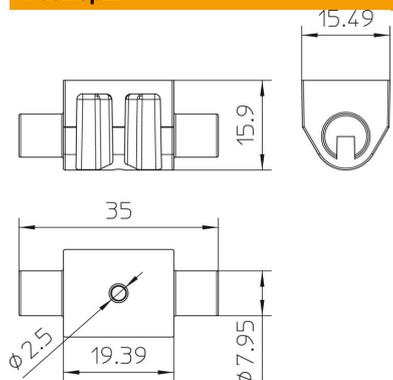

Технические характеристики

Диаметр провода макс.	8
Диаметр провода мин.	8
Посадка	Rd 8 мм
Материал держателя	Пластик
Материал опоры	Пластик