

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091725



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091725
Тип	169 MSS M40
Обозначение 1	Контргайка
Обозначение 2	с встав. зубцами
Производитель	OBO
Размер	M40x1,5
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,59 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0206 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091725



Размеры

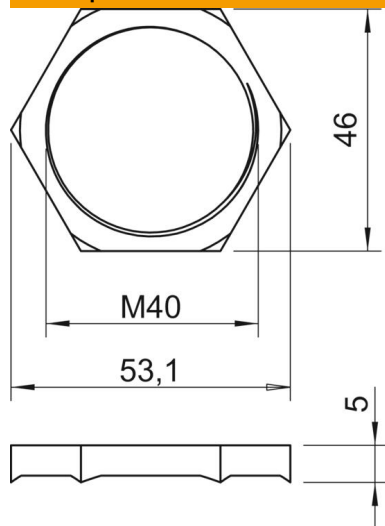

Размер E	53,1 мм
Размер L	5 мм

Технические характеристики

Резьба	M40_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	40
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	46