

# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба



Артикульный номер: 2091623

Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

\* Цены согласно DEL



**CuZn**  
37 Латунь

**N** никелированный

### Исходные данные

Артикульный номер	2091623
Тип	169 MS M20
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M20
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,58 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0147 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Контргайка, метрическая резьба



Артикульный номер: 2091623

### Размеры

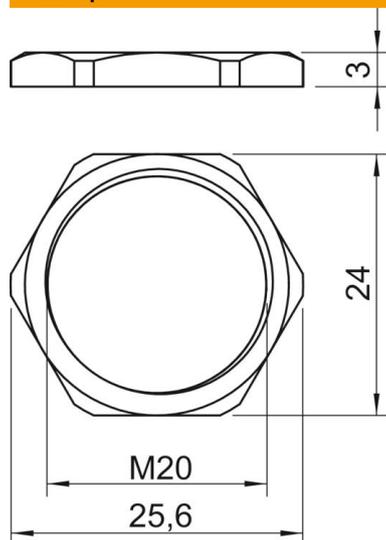

Размер E	25,6 мм
Размер L	3 мм

### Технические характеристики

Резьба	M20_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	20
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ	24