

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба



Артикульный номер: 2091631

Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37 Латунь

N никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091631
Тип	169 MS M25
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M25
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,88 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0223 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба



Артикульный номер: 2091631

Размеры

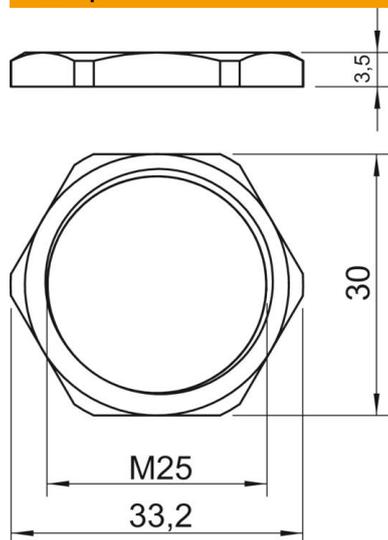

Размер E	33,2 мм
Размер L	3,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M25_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	25
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударпрочность	нет
Размер под ключ	30