

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091658



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091658
Тип	169 MS M32
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M32
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	1,016 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0284 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091658



Размеры

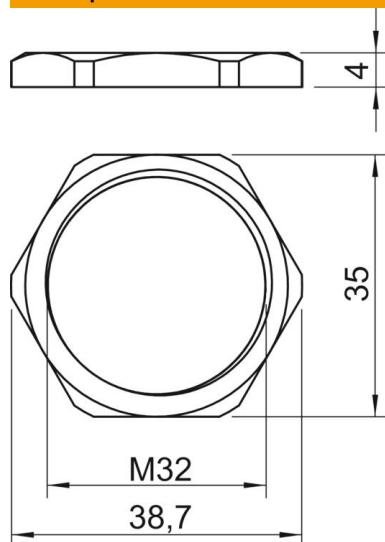

Размер E	38,7 мм
Размер L	4 мм

Технические характеристики

Резьба	M32_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	32
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	35