

Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091674



Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL



CuZn
37

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091674
Тип	169 MS M50
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	M50
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,07 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,1134 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, метрическая резьба

Артикульный номер: 2091674



Размеры

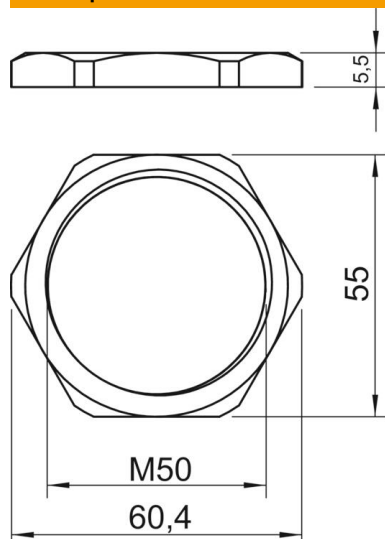

Размер E	60,4 мм
Размер L	5,5 мм

Технические характеристики

Резьба	M50_x_1,5
Вид резьбы	Метрический
Номинальный размер метрической резьбы/PG	50
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	55