

Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091151



Контргайки, часть М в соответствии с DIN 46320 с резьбой PG в соответствии с DIN 40430.

* Цены согласно DEL



Латунь



никелированный

Исходные данные

Артикульный номер	2091151
Тип	169 MS PG16
Обозначение 1	Контргайка
Производитель	OBO
Размер	PG16
Материал	латунный
Поверхность	Никелированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,46 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0128 кг CO ₂ / 1 Шт.


Технический паспорт

Контргайка, резьба PG

Артикульный номер: 2091151



Размеры

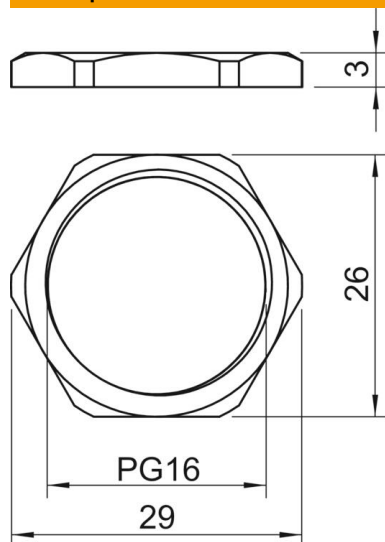

Размер E	29 мм
Размер L	3 мм

Технические характеристики

Резьба	Pg_16
Вид резьбы	PG
Номинальный размер метрической резьбы/PG	16
Усилено стекловолокном	нет
Не содержит галогенов	нет
Ударопрочность	нет
Размер под ключ	26