

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов
Артикульный номер: 5227070



- для крепления плоских проводников до FL 30;
- с резьбой для шурупов;
- основание из ковкого чугуна, оцинкованного методом горячего погружения;
- перемычка и болты из стали, оцинкованной методом горячего погружения.

SG	Стальное литье
F	огневое цинкование

Исходные данные


Артикульный номер	5227070
Тип	176 A 65
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	65mm
Материал	Стальное литье
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	9,536 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1903 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с перемычкой, с резьбой для шурупов
Артикульный номер: 5227070



Размеры

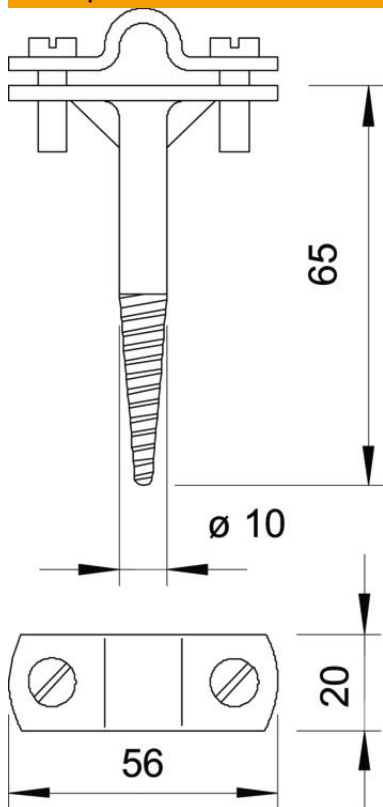

Длина	65 мм
Размер Н	65 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	mit Spitze Holzschraubgewinde
Вид крепления провода	с резьбовой скобой
Использование во взрывоопасной зоне	да
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Посадка	Rd 8-10 мм
Материал держателя	Ковкий чугун
Материал нижней части	Ковкий чугун
Материал мостика	Ковкий чугун