

Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207444



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	5207444
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	20mm
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	шт.
Масса	0,723 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0366 кг COe / 1 шт.


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207444



Размеры

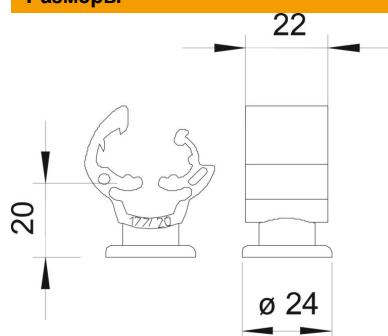

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	со скобой
Метрическая резьба	8
Размеры провода	8-10 мм круглый
Высота монтажа	20 мм
Материал держателя	Полиамид
Материал нижней части	Полиамид
Материал мостика	Полиамид