

Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм
Артикульный номер: 5207800



- с внутренней резьбой M6 или сквозным отверстием Ø 5 мм;
- из высококачественной нержавеющей стали (V2A);
- VA-VK: с медным покрытием.

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Cu	омедненный

Исходные данные

Артикульный номер	5207800
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 5 мм

Артикульный номер: 5207800



Размеры

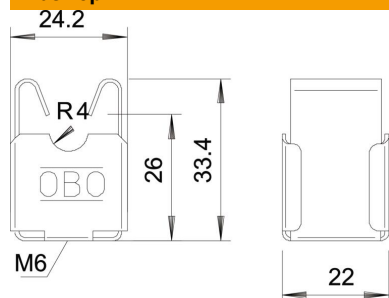

Размер G

M6 мм

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	с пружинной скобой
Метрическая резьба	6
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	20 mm