

Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 7 мм
Артикульный номер: 5207819



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- из высококачественной нержавеющей стали (V2A);
- VA-VK: с медным покрытием.

A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Cu	омедненный

Исходные данные


Артикульный номер	5207819
Тип	177 20 VA-VK M8
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OVO
Размер	8mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0078 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, со сквозным отверстием Ø 7 мм
Артикульный номер: 5207819



Размеры

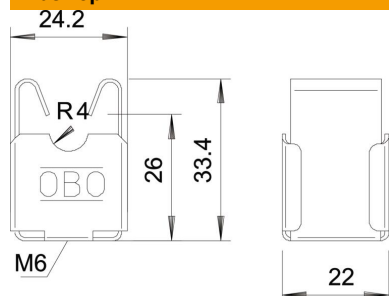

Технические характеристики

Вид крепления провода	с пружинной скобой
Размеры провода	8 mm rund
Высота монтажа	20 mm
Посадка	Rd 8 mm