

Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207460



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	5207460
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	30mm
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	шт.
Масса	0,79 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207460



Размеры

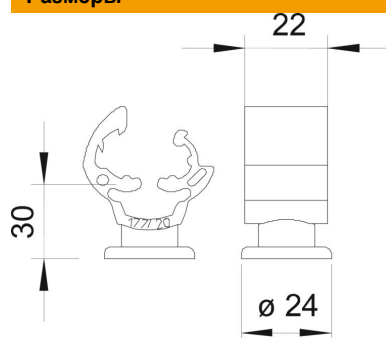

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	со скобой
Метрическая резьба	8
Размеры провода	8-10 мм круглый
Высота монтажа	30 мм
Материал держателя	Полиамид
Материал нижней части	Полиамид
Материал мостика	Полиамид