

# Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, медного цвета  
Артикульный номер: 5207762



- с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
- цвет: медь;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

РА Полиамид

## Исходные данные


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Артикульный номер           | 5207762           |
| Обозначение 1               | Держатель провода |
| Производитель               | OBO               |
| Размер                      | 55mm              |
| Цвет                        | медный            |
| Материал                    | Полиамид          |
| Минимальная единица продажи | 10                |
| Единица расхода             | Шт.               |
| Масса                       | 1,45 кг           |
| Единица веса                | кг/100 шт.        |

# Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых  
проводников Rd 8-10 мм, медного цвета  
Артикульный номер: 5207762



## Размеры

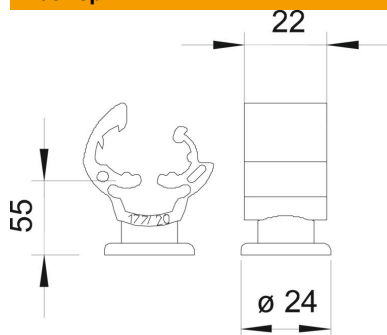

## Технические характеристики

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Вид крепления: держатель | Bohrung mit M-Gewinde |
| Вид крепления провода    | со скобой             |
| Метрическая резьба       | 8                     |
| Размеры провода          | 8-10 мм круглый       |
| Высота монтажа           | 55 мм                 |
| Материал держателя       | Полиамид              |
| Материал нижней части    | Полиамид              |
| Материал мостика         | Полиамид              |