

Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207487



- с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C.

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	5207487
Тип	177 55 M8
Обозначение 1	Держатель провода
Производитель	OBO
Размер	55mm
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,007 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Держатель Rd 8–10 мм

Артикульный номер: 5207487



Размеры

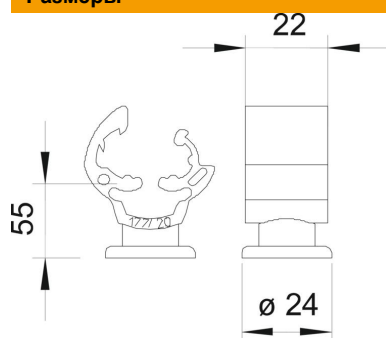

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	со скобой
Метрическая резьба	8
Размеры провода	8-10 мм круглый
Высота монтажа	55 мм
Материал держателя	Полиамид
Материал нижней части	Полиамид
Материал мостика	Полиамид