

Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с шурупом
Артикульный номер: 5207851



- с внутренней резьбой M8 для навинчивания и со сквозным отверстием для шурупов;
- устойчивый к воздействию атмосферных влияний и температуры от -35 °C до +90 °C;
- с предварительно установленными шурупами (5 x 60) и пластиковым дюбелем (8 x 40).

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	5207851
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	с шурупами
Производитель	OBO
Размер	20mm
Цвет	серый
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	1,93 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Универсальный держатель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с шурупом
Артикульный номер: 5207851



Размеры

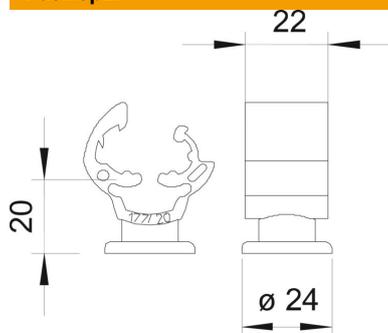

Технические характеристики

Вид крепления: держатель	Bohrung mit M-Gewinde
Вид крепления провода	со скобой
Метрическая резьба	8
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	нет
Размеры провода	8-10 мм круглый
Высота монтажа	20 мм
Материал держателя	Полиамид
Материал нижней части	Полиамид
Материал мостика	Полиамид