

# Технический паспорт

## Крышка для шины уравнивания потенциалов BigBar

Артикульный номер: 5015884



- в комплекте со всеми элементами необходимыми для монтажа
- с возможностью нанесения надписей




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный номер	5015884
Тип	1802 АН 10
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для BigBar / 10 подключений
Производитель	OBO
Размер	10xM10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34,299 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

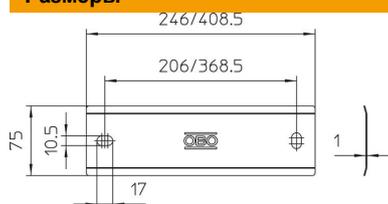

# Технический паспорт

Крышка для шины уравнивания потенциалов VigBar

Артикульный номер: 5015884



## Технические характеристики

Количество подключений	10
------------------------	----